

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 6225084

OBO
BETTERMANN

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK
CA 60

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6225084
Typ	LB 90 630 R3 A2
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	322,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,8064 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6225084

Abmessungen

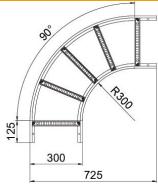

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Maß	300 mm
B	
Maß R	300 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm