

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 6225088

OBO
BETTERMANN

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK CA 60

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6225088
Typ	LB 90 650 R3 A2
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	458,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	26,755 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 6225088

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

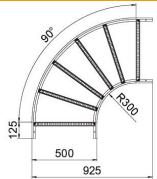

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Maß	500 mm
B	500 mm
Maß R	500 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm