

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6225122



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225122
Typ	LB 90 1120 R3 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	355,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,0504 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6225122

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

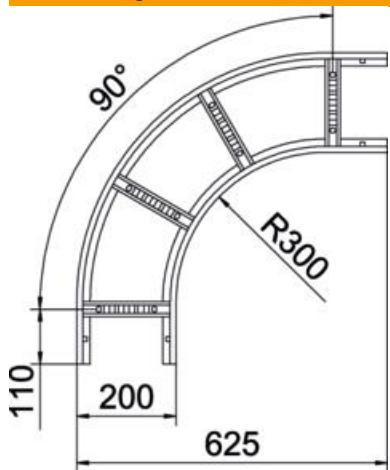

Breite	200 mm
Höhe	110 mm
Maß B	200 mm
Maß R	200 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm