

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6225126



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225126
Typ	LB 90 1140 R3 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	488 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,7241 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6225126

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

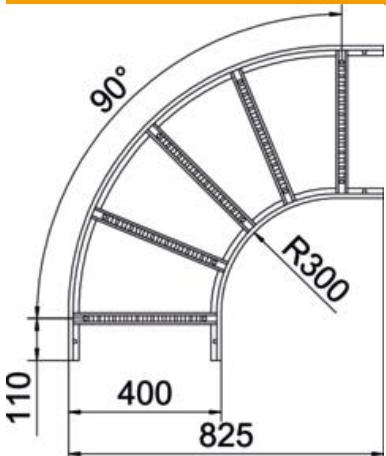

Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Maß B	400 mm
Maß R	400 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm