

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225214

OBO
BETTERMANN

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK
CA 60

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6225214 |
| Typ | LT 640 R3 FS |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x400 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 619,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 16,998 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225214

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

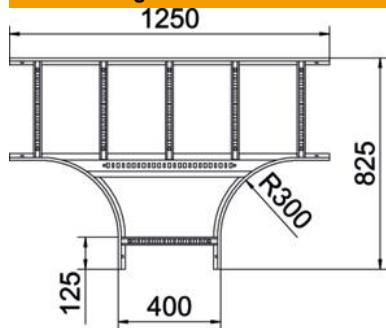

| | |
|--------|--------|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß R | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Bauform | Abgang symmetrisch |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Holmstärke | 1,5 mm |