

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225218

**OBO**  
BETTERMANN

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK CA 60

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225218
Typ	LT 660 R3 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	757,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	21,0509 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225218

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

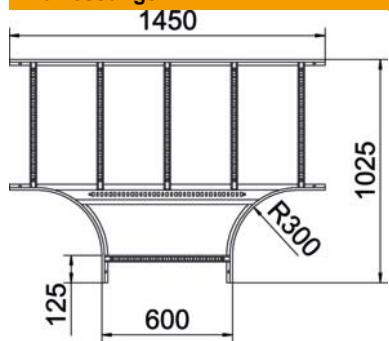

Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Maß B	600 mm
Maß R	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm