

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6225258



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225258
Typ	LT 660 R3 A2
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	767,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	51,4188 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6225258



### Abmessungen

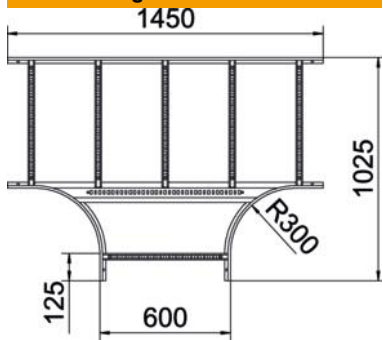

Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Maß B	600 mm
Maß R	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm