

Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FS

Artikelnummer: 6225298

OBO
BETTERMANN

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK
CA E 110

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225298
Typ	LT 1160 R3 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	924 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	25,1108 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FS

Artikelnummer: 6225298

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

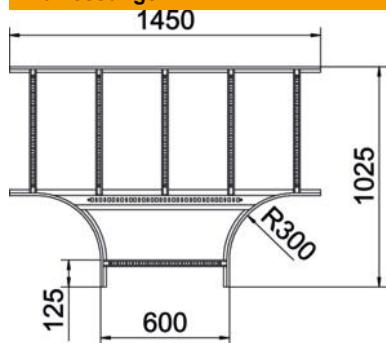

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Maß B	600 mm
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm