


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 110 FT

Artikelnummer: 6225312

**OBO**  
BETTERMANN

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

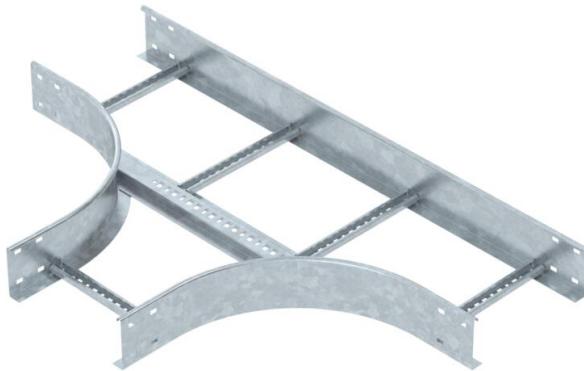

CE UK  
CA E 110

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225312
Typ	LT 1130 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	781,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,1342 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 110 FT

Artikelnummer: 6225312

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

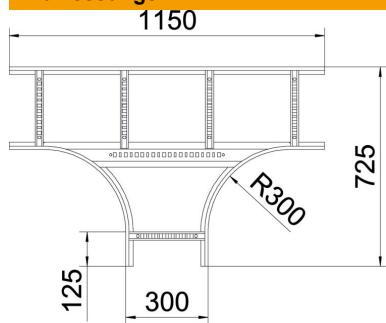

Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Maß B	300 mm
Maß R	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm