


Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FT

Artikelnummer: 6225314

OBO
BETTERMANN

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

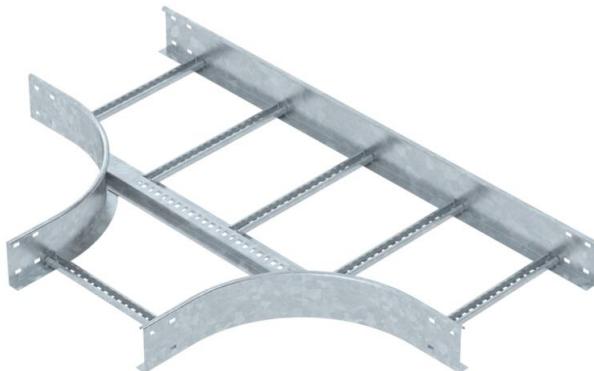

CE UK
CA E 110

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225314
Typ	LT 1140 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	882,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	19,8707 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FT

Artikelnummer: 6225314

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

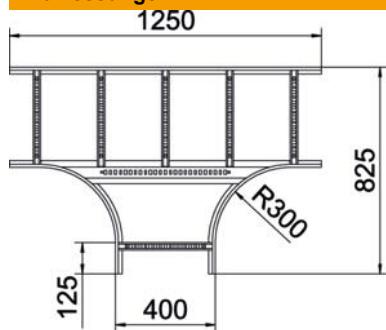

Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Maß B	400 mm
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm