

Technisches Datenblatt

Gelenkbogenelement 60 FS

Artikelnummer: 6225456



Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225456
Typ	LGBE 650 FS
Bezeichnung 1	Gelenkbogenelement
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	122,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,9206 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Gelenkbogenelement 60 FS

Artikelnummer: 6225456



Abmessungen

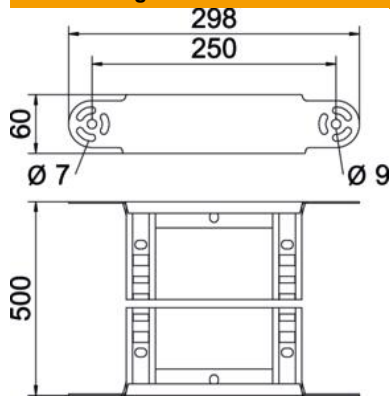

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Maß B	500 mm
Maß R	500 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm