

# Technisches Datenblatt

## Multifunktionsverbinder FS

Artikelnummer: 6225716



Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225716
Typ	LMFV 650 FS
Bezeichnung 1	Multifunktionsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	142,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,4278 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Multifunktionsverbinder FS

Artikelnummer: 6225716



### Abmessungen

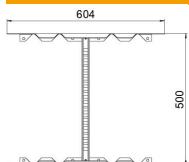

Länge	604 mm
Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm

### Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystem-breite max.	500 mm
Geeignet für Kabeltragsystem-breite min.	500 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder