

Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225738



Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.



CE UK
CA 60

Stahl
tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225738
Typ	LMFV 660 FT
Bezeichnung 1	Multifunktionsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	158,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,7814 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225738



Abmessungen

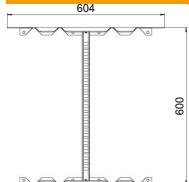

Länge	604 mm
Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystem-breite max.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystem-breite min.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder