

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 6225854

OBO
BETTERMANN

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK
CA

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225854
Typ	LAA 640 R3 FS
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	351 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,4183 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6225854

Abmessungen

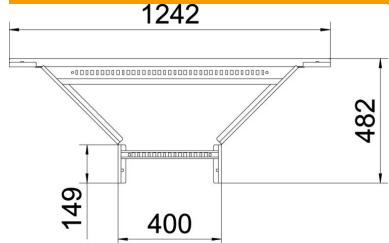

Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Maß	400 mm
B	
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm