

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A2



Artikelnummer: 6225882

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK  
CA

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225882
Typ	LAA 620 R3 A2
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	304 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	27,7672 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A2

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6225882

### Abmessungen

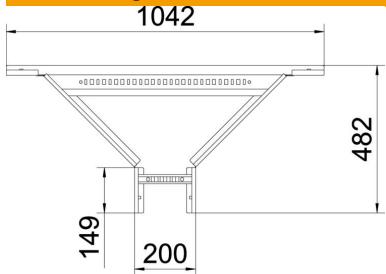

Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Maß	200 mm
B	

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm