

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225932



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK  
CA

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225932
Typ	LAA 1130 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	426 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,714 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6225932

### Abmessungen

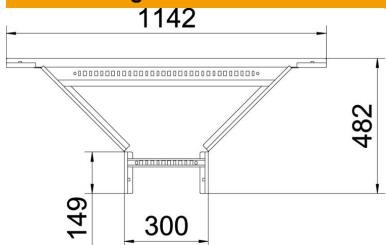

Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Maß B	300 mm
Maß R	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm