

# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen A2

Artikelnummer: 6226058

**OBO**  
BETTERMANN

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.



CEUK  
CA

**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6226058
Typ	LBD 90 600 R3 A2
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B600
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	725 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	71,4451 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Bogen A2

Artikelnummer: 6226058

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

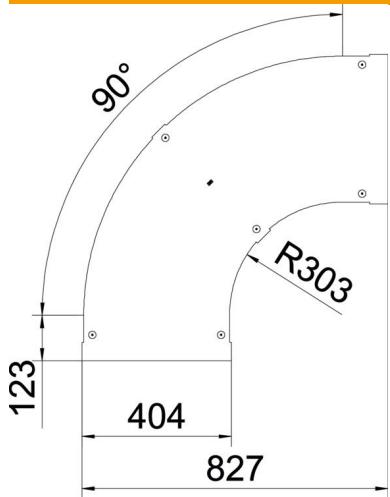

Breite	600 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß	600 mm
B	

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein