

Technisches Datenblatt

Deckel für T-Stück A2

Artikelnummer: 6226162



Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6226162
Typ	LTD 300 R3 A2
Bezeichnung 1	Deckel für T-Stück
Bezeichnung 2	mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B300
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	429 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für T-Stück A2

Artikelnummer: 6226162



Abmessungen

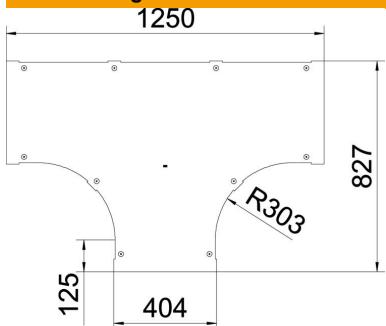

Breite	300 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein