


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Anbau Abzweigstück FT

Artikelnummer: 6226330

**OBO**  
BETTERMANN

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.

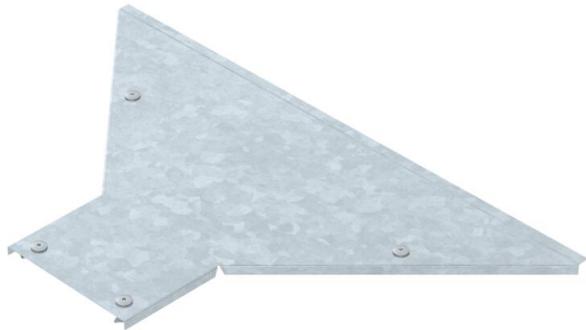

CE UK  
CA

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6226330
Typ	LAAD 200 R3 FT
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	180 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,4474 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Anbau Abzweigstück FT

Artikelnummer: 6226330

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

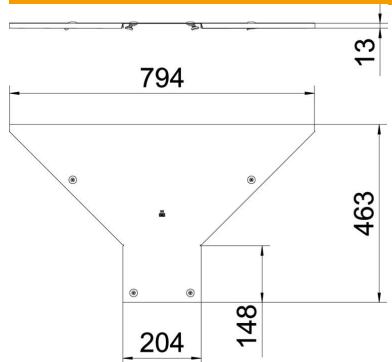

Breite	200 mm
Blechstärke	1 mm
Maß	200 mm
B	

### Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein