

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau Abzweigstück FT

Artikelnummer: 6226332

OBO
BETTERMANN

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.



CE UK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6226332
Typ	LAAD 300 R3 FT
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	219 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,5002 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau Abzweigstück FT

Artikelnummer: 6226332

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

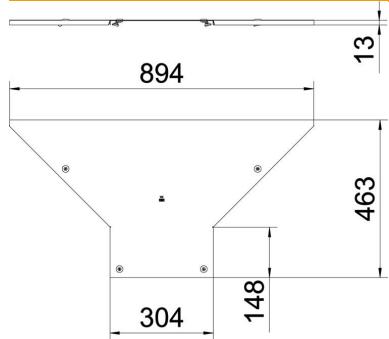

Breite	300 mm
Blechstärke	1 mm
Maß	300 mm
B	

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein