


# Technisches Datenblatt

## 45°-Winkelverbinder, außen 160 A2

Artikelnummer: 6227868



Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

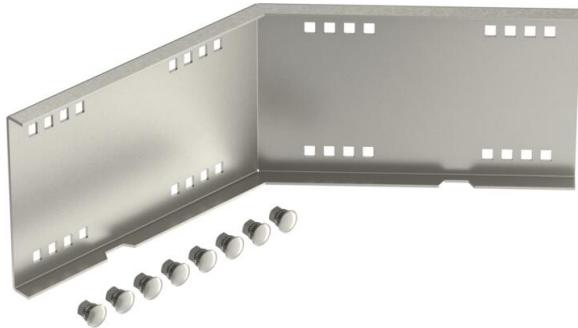

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6227868                    |
| Typ                                 | WRWV 160 A A2              |
| Bezeichnung 1                       | Winkelverbinder 45° außen  |
| Bezeichnung 2                       | für Weitspann-System 160   |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 160x500                    |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 234 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,2004 kg CO2e / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

## 45°-Winkelverbinder, außen 160 A2

Artikelnummer: 6227868

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

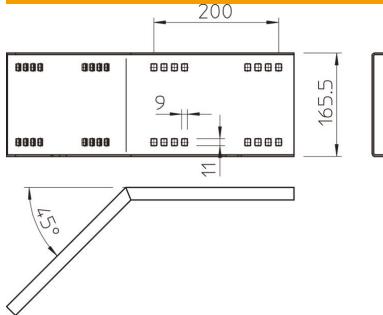

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 540 mm |
| Breite      | 20 mm  |
| Höhe        | 160 mm |
| Blechstärke | 2,5 mm |

### Technische Daten

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ausführung                       | Winkelverbinder  |
| Funktionserhalt                  | nein             |
| Geeignet für Gitterrinne         | nein             |
| Geeignet für Kabelleiter         | ja               |
| Geeignet für Kabelrinne          | ja               |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 160 mm           |
| Gelenkverbinder horizontal       | nein             |
| Gelenkverbinder vertikal         | nein             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt        | nein             |
| Verbindungsart                   | Schraubverbinder |