

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 160 FT



Artikelnummer: 6229425



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6229425
Typ	WLB 90 162 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1200 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	27,9922 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

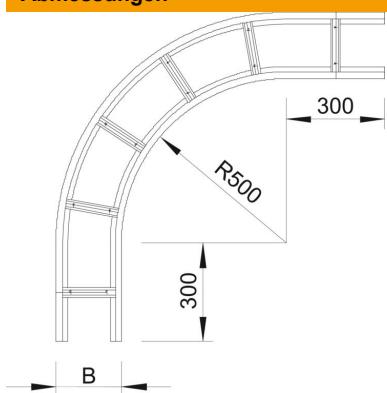

Breite	200 mm
Höhe	160 mm
Maß B	200 mm
Maß R	200 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 160 FT

Artikelnummer: 6229425



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm