

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 160 FT



Artikelnummer: 6229476



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6229476
Typ	WLB 90 166 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1996 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	41,7312 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

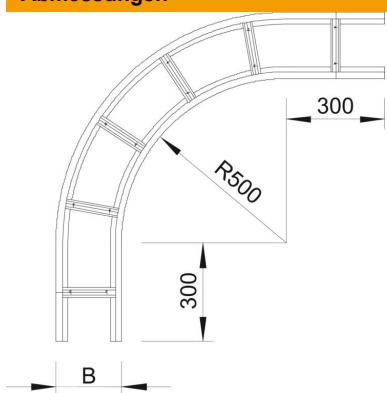

Breite	600 mm
Höhe	160 mm
Maß B	600 mm
Maß R	600 mm

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 160 FT

Artikelnummer: 6229476



### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm