


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 160 FT

Artikelnummer: 6229735

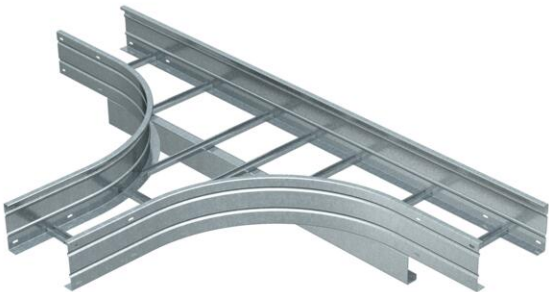


T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6229735
Typ	WLT 1630 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2565 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	70,8929 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen	
Breite	300 mm
Höhe	160 mm
Maß B	300 mm
Maß R	500 mm

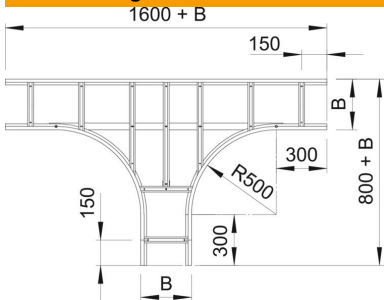

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 160 FT

Artikelnummer: 6229735



Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm