


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 160 FT

Artikelnummer: 6229778

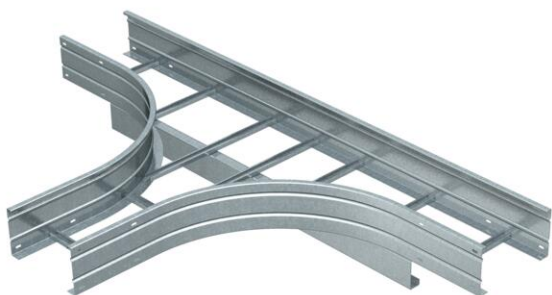

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6229778
Typ	WLT 1660 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3040 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	87,0869 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

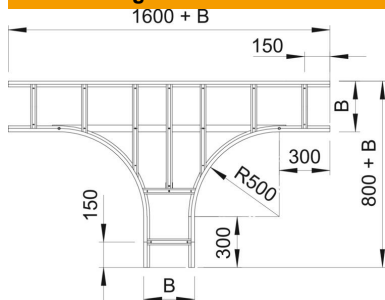

Breite	600 mm
Höhe	160 mm
Maß B	600 mm
Maß R	500 mm

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 160 FT

Artikelnummer: 6229778



Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm