 


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6232410



Deckel für Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.



- St** Stahl
DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6232410
Typ	WKLD 2060 DD
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 200
Hersteller	OBO
Dimension	600x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	673,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	14,1706 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6232410

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

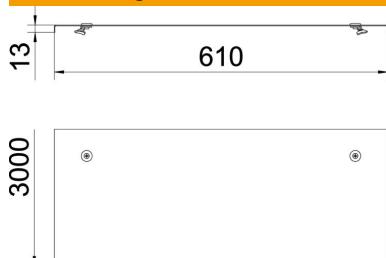

Länge	3.000 mm
Breite	600 mm
Höhe	200 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß	600 mm
B	
Maß H	15 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein