

Technisches Datenblatt

Fußplatte für Weitspannsysteme

Artikelnummer: 6232510



Fußplatte zur Aufnahme von Weitspannsystemen, zum Beispiel zur vertikalen Verlegung von Weitspannkabelrinnen. Inklusive Schrauben, Scheiben und Muttern.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6232510
Typ	WFP 160 FT
Bezeichnung 1	Fußplatte
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Hersteller	OBO
Dimension	160
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Fußplatte für Weitspannsysteme



Artikelnummer: 6232510

Abmessungen

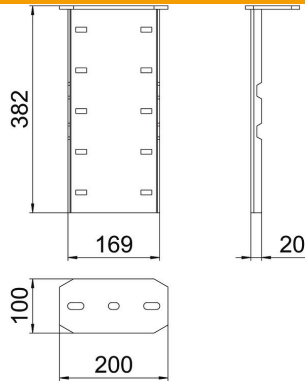

Länge	382 mm
Breite	169 mm
Höhe	20 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	nein
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm