


Technisches Datenblatt

45°-Winkelverbinder, horizontal, Außenholm 200 FT

Artikelnummer: 6232604

OBO
BETTERMANN

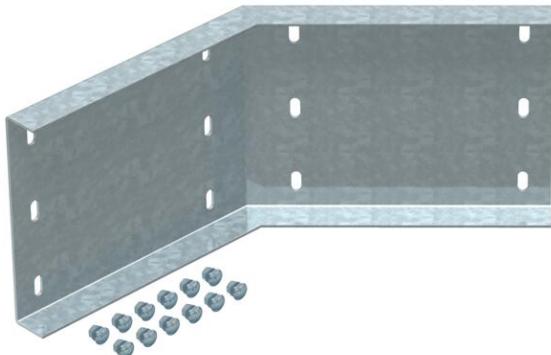

Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkableiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

CE UK CA 200

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6232604
Typ	WRWV 200 A FT
Bezeichnung 1	Winkelverbinder 45° außen
Bezeichnung 2	für Weitspannkableiter 200
Hersteller	OBO
Dimension	200x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	320 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,7343 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

45°-Winkelverbinder, horizontal, Außenholm 200 FT

Artikelnummer: 6232604

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

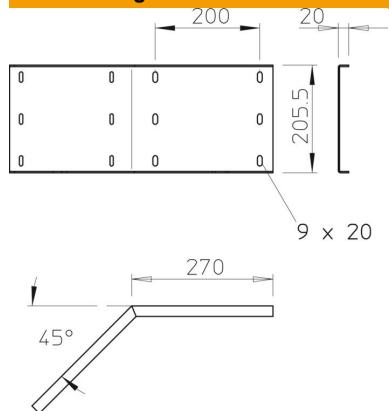

Länge	540 mm
Breite	20 mm
Höhe	200 mm
Blechstärke	2,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	200 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder