


# Technisches Datenblatt

## 45°-Winkelverbinder, horizontal, Innenholm 200 FT

Artikelnummer: 6232612

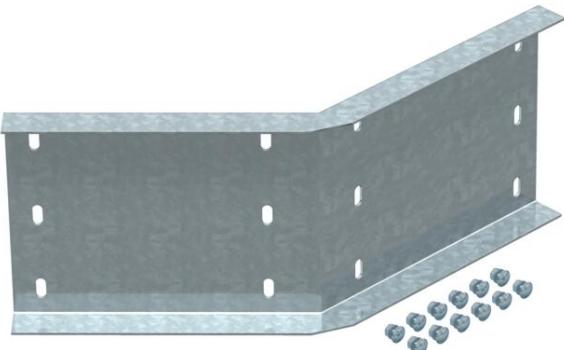

Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelleitern mit 200 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

CE UK CA 200

Stahl

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6232612
Typ	WRWV 200 I FT
Bezeichnung 1	Winkelverbinder 45° innen
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 200
Hersteller	OBO
Dimension	200x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	322 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,7339 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 45°-Winkelverbinder, horizontal, Innenholm 200 FT

Artikelnummer: 6232612

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

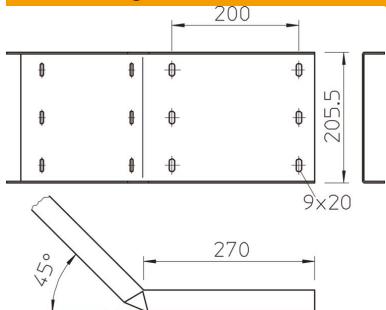

Länge	540 mm
Breite	20 mm
Höhe	200 mm
Blechstärke	2,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	200 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder