


# Technisches Datenblatt

## 45°-Winkelverbinder, vertikal 200 FT

Artikelnummer: 6232663

**OBO**  
BETTERMANN

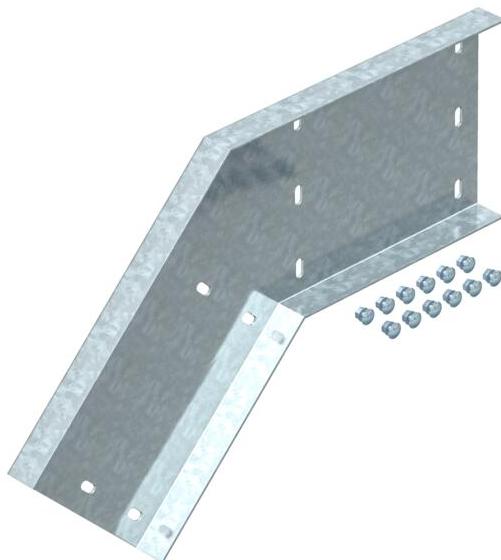

Winkelverbinder 45°, vertikal, für Weitspannkabelleitern mit 200 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

CE UK  
CA 200

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6232663
Typ	WRWV 200 V FT
Bezeichnung 1	Winkelverbinder 45° vertikal
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 200
Hersteller	OBO
Dimension	200x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	343,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,7806 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 45°-Winkelverbinder, vertikal 200 FT

Artikelnummer: 6232663

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

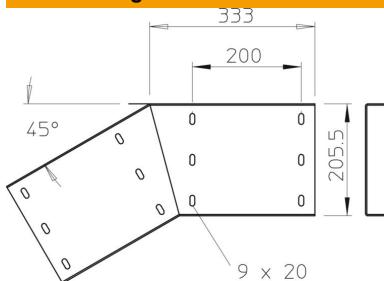

Länge	500 mm
Breite	35 mm
Höhe	200 mm
Blechstärke	2,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	200 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder