

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 200 FT

Artikelnummer: 6233457

**OBO**  
BETTERMANN



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.


CE UK  
CA 200

Stahl  
tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6233457
Typ	WLB 90 2050 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 200
Hersteller	OBO
Dimension	200x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2421 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	61,551 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

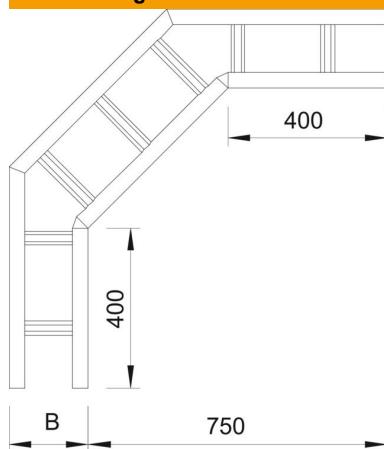

Breite	500 mm
Höhe	200 mm
Maß	500 mm
B	400 mm
Maß R	500 mm

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 200 FT

Artikelnummer: 6233457



### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2,5 mm