

# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück 200 FT

Artikelnummer: 6233635



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




Stahl

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6233635
Typ	WLT 2030 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 200
Hersteller	OBO
Dimension	200x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3580 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	82,3793 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

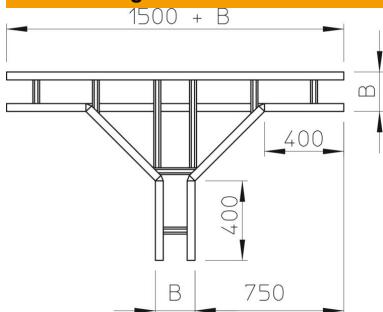

Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Maß	300 mm
B	500 mm
Maß R	750 mm

# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück 200 FT

Artikelnummer: 6233635



### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2,5 mm