

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 200 FT

Artikelnummer: 6233643



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




Stahl

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6233643
Typ	WLT 2040 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 200
Hersteller	OBO
Dimension	200x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3787 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	84,1177 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

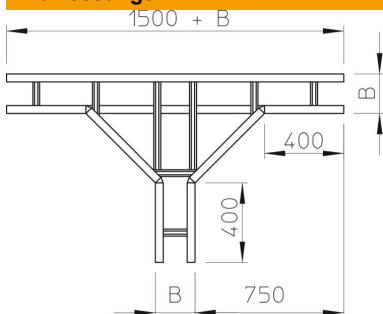

Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Maß	400 mm
B	500 mm
Maß R	750 mm

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 200 FT

Artikelnummer: 6233643



Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2,5 mm