

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV20

Artikelnummer: 6247431



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6247431
Typ	LKM SV20
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,19 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0252 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV20

Artikelnummer: 6247431

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

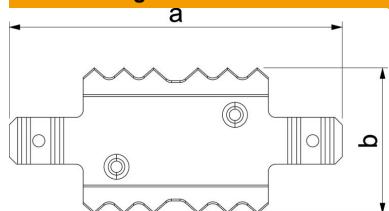

Breite	20 mm
Maß a	45 mm
Maß b	20 mm

Technische Daten

Ausführung	innenseitig
Funktionserhalt für Kanal-Abmessung	nein 20 x 20
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C