

# Technisches Datenblatt

## T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6247725



T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6247725
Typ	LKM T40040FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,5449 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


## T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6247725



### Abmessungen

Länge	300 mm
Breite	40 mm
Höhe	44 mm
Maß a	300 mm

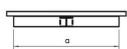

### Technische Daten

Abgehende Breite	40 mm
Abgehende Höhe	44 mm
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	44 mm
Kanaltiefe	44 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C