

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6248098



Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6248098
Typ	LKM A60200FS
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	60x200mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	114 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,5387 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6248098

Abmessungen

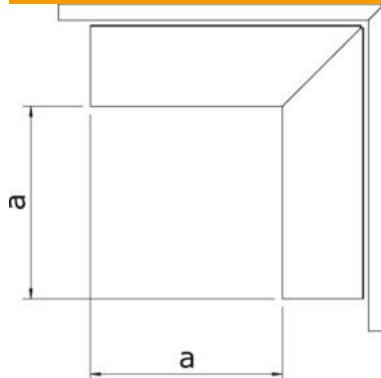

Länge	184 mm
Breite	200 mm
Höhe	64 mm
Maß a	120 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 200
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	64 mm
Kanaltiefe	64 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm