

Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Artikelnummer: 6248454



Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.



St	Stahl
FSK	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6248454
Typ	LKM E80080RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	80x80mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3078 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Artikelnummer: 6248454



Abmessungen

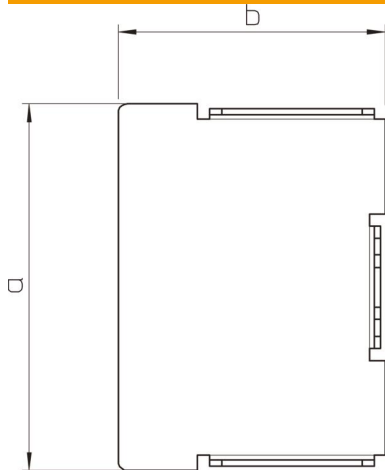

Länge	21 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Maß a	80 mm
Maß b	80 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C