

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6248993



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St

Stahl

FSK

bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6248993
Typ	LKM F40040RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6915 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6248993



Abmessungen

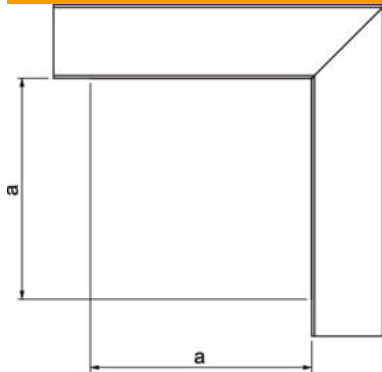

Länge	180 mm
Breite	40 mm
Höhe	44 mm
Maß a	140 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	44 mm
Kanaltiefe	44 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm