

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6249094



Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



Stahl

bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6249094
Typ	LKM A40060RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	46,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3158 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6249094

Abmessungen

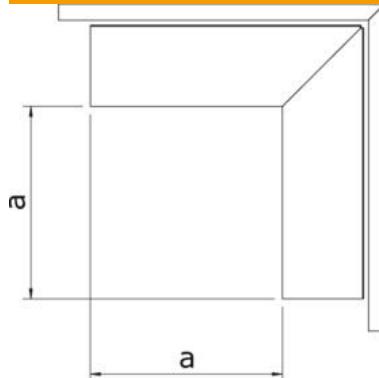

Länge	164 mm
Breite	60 mm
Höhe	44 mm
Maß a	120 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	44 mm
Kanaltiefe	44 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm