

Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6249418



Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.



St	Stahl
FSK	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6249418
Typ	LKM E40040RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1714 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6249418



Abmessungen

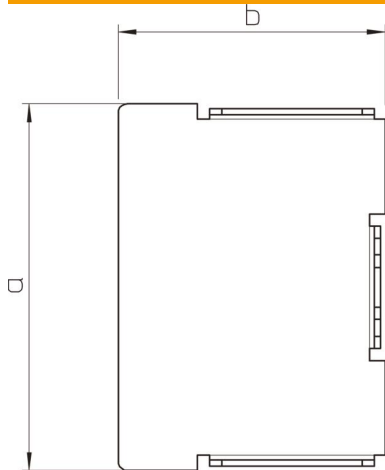

Länge	21 mm
Breite	40 mm
Höhe	44 mm
Maß a	40 mm
Maß b	44 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C