

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6249485



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6249485
Typ	LKM F60060RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	60x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	54,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4423 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6249485



Abmessungen

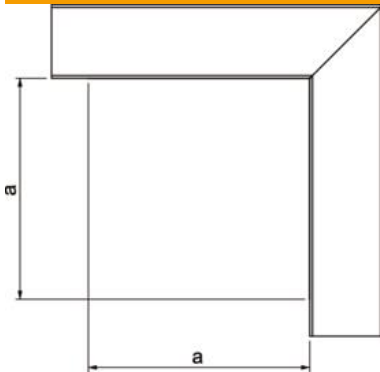

Länge	200 mm
Breite	60 mm
Höhe	64 mm
Maß a	140 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 60
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	64 mm
Kanaltiefe	64 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm