


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6249590



Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

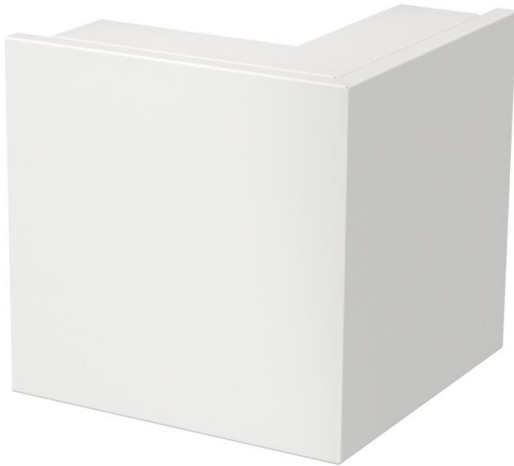

St	Stahl
FSK	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6249590
Typ	LKM A60200RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	60x200mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	114 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,526 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6249590



Abmessungen

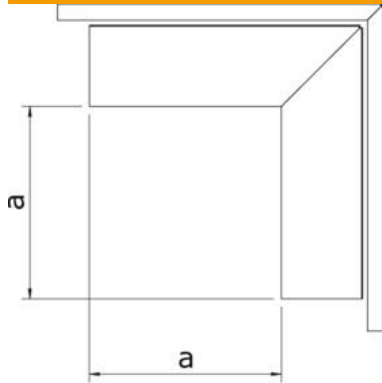

Länge	184 mm
Breite	200 mm
Höhe	64 mm
Maß a	120 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 200
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	64 mm
Kanaltiefe	64 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm