

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Artikelnummer: 6249784



Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.



**TPE** Thermoplastisches Elastomer

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6249784                               |
| Typ                                             | LKM EK60100GRSW                       |
| Bezeichnung 1                                   | Endstück                              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x100mm                              |
| Farbe                                           | graphitschwarz; RAL 9011              |
| Werkstoff                                       | Thermoplastisches Elastomer           |
| Kleinste VK-Einheit                             | 5                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 2,94 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0644 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Artikelnummer: 6249784



## Abmessungen

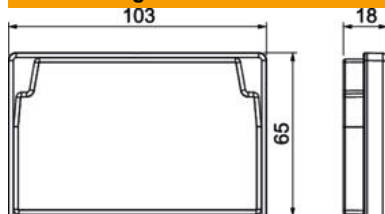

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 18 mm  |
| Breite | 103 mm |
| Höhe   | 65 mm  |

## Technische Daten

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Ausführung           | links/rechts           |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart      | aufrastbar             |
| Funktionserhalt      | ja                     |
| Halogenfrei          | ja                     |
| Schutzart            | IP30                   |
| Schutzfolie          | nein                   |
| Schutzgrad IK-Code   | IK10                   |