

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6249788



Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.




**TPE** Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6249788                     |
| Typ                                 | LKM EK60200                 |
| Bezeichnung 1                       | Endstück                    |
| Hersteller                          | OBO                         |
| Dimension                           | 60x200mm                    |
| Farbe                               | graphitschwarz; RAL 9011    |
| Werkstoff                           | Thermoplastisches Elastomer |
| Kleinste VK-Einheit                 | 5                           |
| Mengeneinheit                       | Stück                       |
| Gewicht                             | 5,2 kg                      |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1112kg CO2e / 1 Stück     |

### Abmessungen

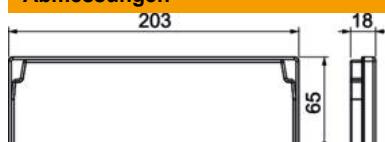

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 18 mm  |
| Breite | 203 mm |
| Höhe   | 65 mm  |

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6249788



### Technische Daten

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Ausführung           | links/rechts           |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart      | aufrastbar             |
| Funktionserhalt      | nein                   |
| Halogenfrei          | ja                     |
| Schutzart            | IP30                   |
| Schutzfolie          | nein                   |
| Schutzgrad IK-Code   | IK10                   |