

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Artikelnummer: 6249817



Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.



St	Stahl
FSK	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

### Stammdaten

Artikelnummer	6249817
Typ	LKM E60100RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x100mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2999 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100



Artikelnummer: 6249817

## Abmessungen

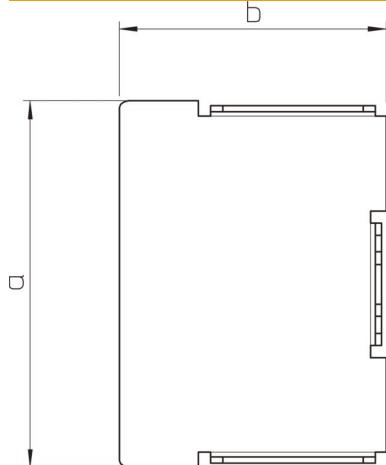

Länge	21 mm
Breite	100 mm
Höhe	64 mm
Maß a	100 mm
Maß b	64 mm

## Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	ja
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C