

Technisches Datenblatt

Kanalklammer LKM Kanalbreite 80 mm

Artikelnummer: 6249882



Die Kanalklammer hält die eingelegten Kabel und Leitungen im Kanal und erleichtert somit die Installation an Wand und Decke. Die Kanalklammern werden auf die Schlaufenlochung aufgesteckt und an der Seitenwand eingerastet. Passend für Kanalbreite 80 mm.



St Stahl

GBP galvanisch verzinkt, blau passiviert

Stammdaten

Artikelnummer	6249882
Typ	LKM K65
Bezeichnung 1	Kanalklammer
Hersteller	OBO
Dimension	65mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, blau passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0493 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kanalklammer LKM Kanalbreite 80 mm

Artikelnummer: 6249882

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

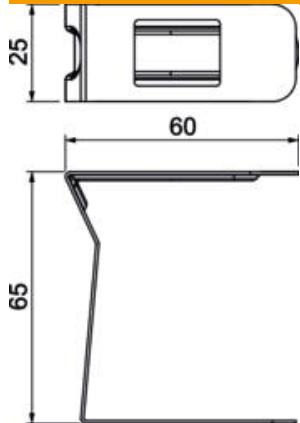

Länge	25 mm
Breite	60 mm
Höhe	65 mm
Maß a	25 mm
Maß b	60 mm
Maß c	65 mm

Technische Daten

Befestigungsart	einrastbar
Funktionserhalt für Kanal-Abmessung	nein 80 x 80
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	80 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C