

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter LKM Kanalbreite 60 mm

Artikelnummer: 6249906



Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6249906
Typ	LKM Z60
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	60mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0507 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter LKM Kanalbreite 60 mm

Artikelnummer: 6249906



### Abmessungen

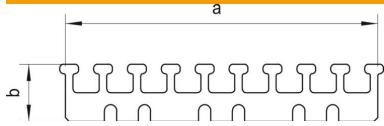

Länge	30 mm
Breite	46 mm
Höhe	1,4 mm
Maß a	46 mm
Maß b	30 mm

### Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Funktionserhalt für Kanal-Abmessung	nein 60 x 60 mm
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C