


Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 100 mm

Artikelnummer: 6249922



Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

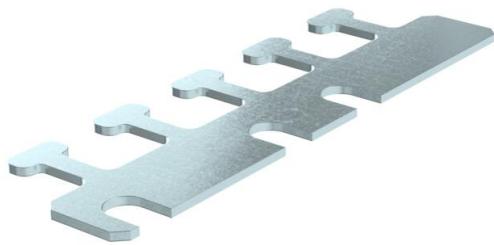

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6249922
Typ	LKM Z100
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1174 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 100 mm

Artikelnummer: 6249922



Abmessungen

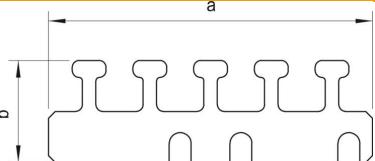

Länge	30 mm
Breite	96 mm
Höhe	1,4 mm
Maß a	96 mm
Maß b	30 mm

Technische Daten

Befestigungsart	schraubar
Funktionserhalt für Kanal-Abmessung	ja 60 x 100 mm
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	100 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C