


Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 150 mm

Artikelnummer: 6249965

OBO
BETTERMANN

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

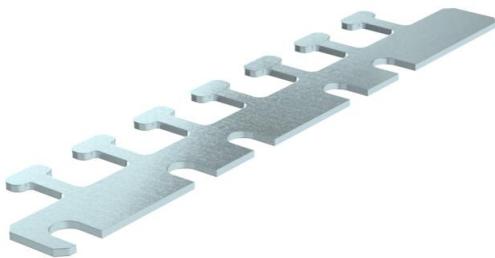

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6249965
Typ	LKM Z150
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	150mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1963 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 150 mm

Artikelnummer: 6249965

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

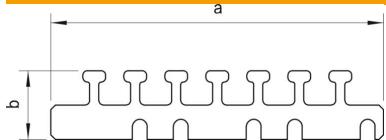

Länge	30 mm
Breite	146 mm
Höhe	1,4 mm
Maß a	146 mm
Maß b	30 mm

Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 150 mm
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	150 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C