


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter LKM Kanalbreite 200 mm

Artikelnummer: 6249981

**OBO**  
BETTERMANN

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

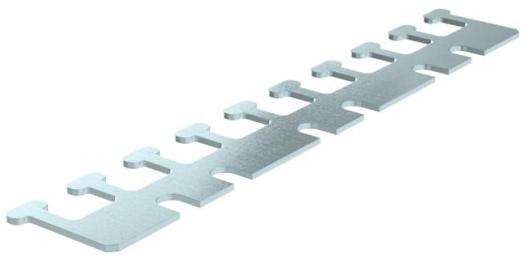

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6249981
Typ	LKM Z200
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	200mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2024 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter LKM Kanalbreite 200 mm

Artikelnummer: 6249981

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

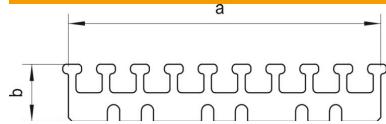

Länge	30 mm
Breite	166 mm
Höhe	1,4 mm
Maß a	166 mm
Maß b	30 mm

### Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 200 mm
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	200 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C